

Active Caster PalGo™ 低高型

NSK

动力全开的全方向低高电动车轮单元


新产品

参考展出



特 征

- ✓ 集成转向功能单元
- ✓ 低重心，低高设计(140mm)
- ✓ NSK特有结构的Active Caster PalGo™
全方位无死角的前进方向
- ✓ 可以应对室内高低不平的路面并翻越台阶

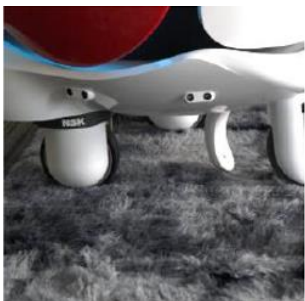

Why NSK ?

- ✓ 通过NSK机电一体化技术高效地使用了两个电机实现了全方向的自由移动

Copyright NSK Ltd. All Rights Reserved.

Change & Go Beyond

Active Caster PalGo™ 低高型




产品规格(※每1轮)

车轮直径	75mmφ
车轮单元高	140mm
重量※	5kg
垂直负载※	100kgf
最高速度	4.5km/h (1.25m/s)
最大驱动扭矩※	7.5Nm
电源电压	18-36V
刹车	可以追加无励磁保持型刹车
控制方式	速度控制
通讯接口	USB/CAN

本产品正在开发中，可能会存在没有预告的规格及外观的变更

系统构成

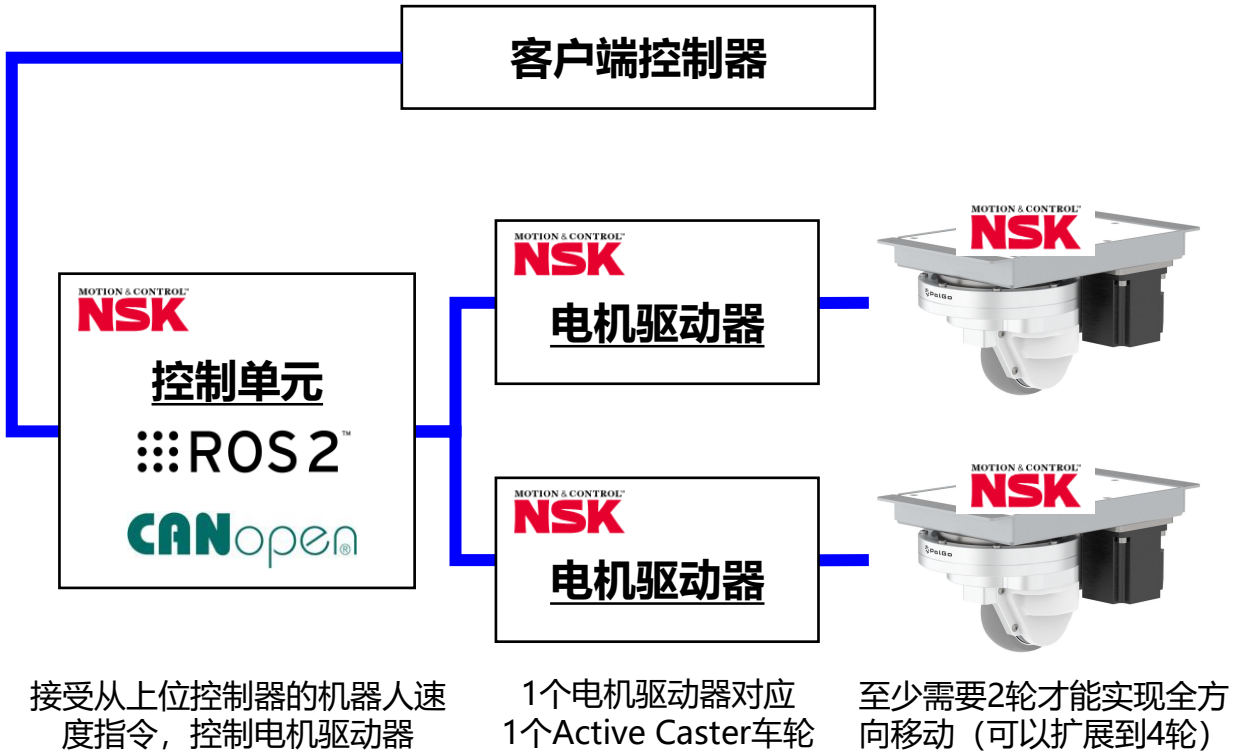

Change & Go Beyond