

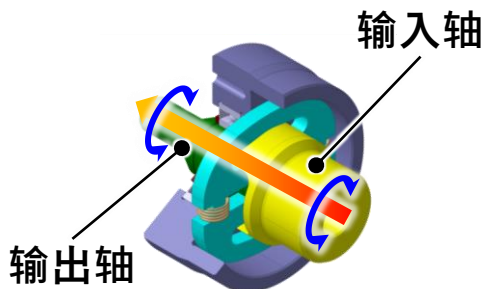


可以低扭矩运行的小型·轻量化的机械离合器

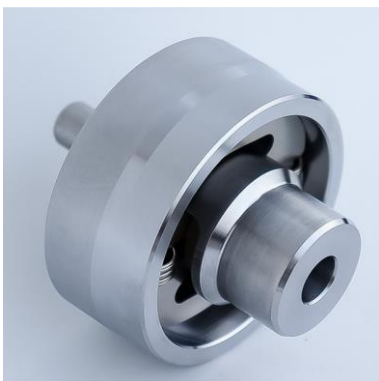


输入轴：旋转传动

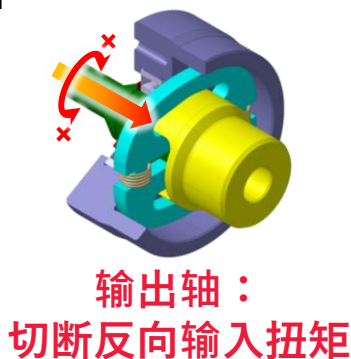

特点

- ✓ 锁定时零功耗
- ✓ 可通过低扭矩解锁的离合器
- ✓ 与带有高效滚珠丝杠的执行器具有良好的兼容性，可防止由于外部干扰而导致的反向操作

安装示例：线性传动装置

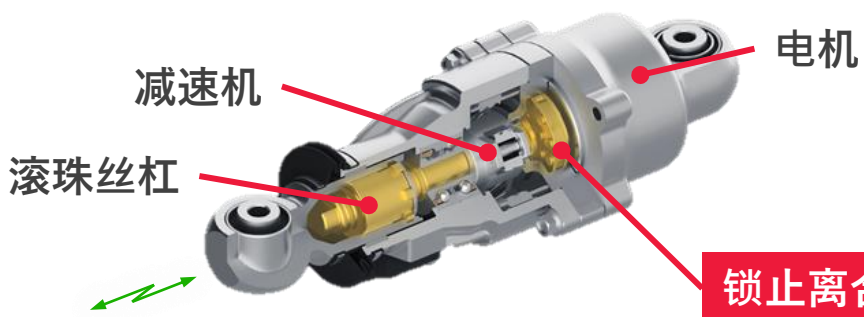

外壳外径

Ø36

Ø54

Ø66

额定扭矩

3.1 Nm

3.9 Nm

11.2 Nm

Why NSK ?

凭借在轴承领域积累的摩擦学技术
实现摩擦控制