

机器人旋转关节执行器



让人形机器人，自然如人，温柔如心


参考展出

共同开发



超小型驱动电路

NSK 高性能轴承

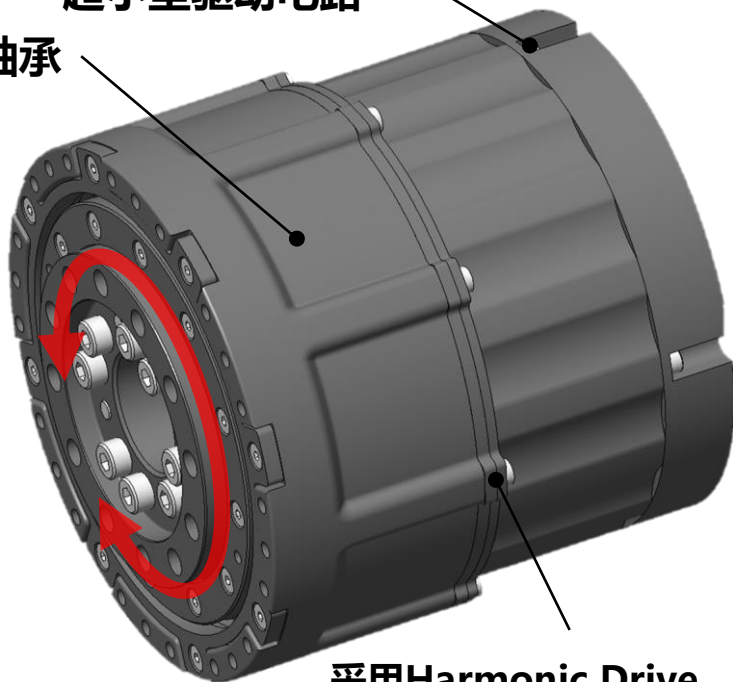

重复峰值扭矩
110N · m

通信规格
Ether**CAT**®

✓重量：0.9 千克

✓外部尺寸：外径 $\Phi 80$ x L79，空心孔 $\Phi 18$

采用Harmonic Drive Systems Inc.精密减速机

特 征

- ✓ 在NSK高性能轴承的加持下，实现了结构紧凑、重量轻，运行平稳等诸多特点。
- ✓ 空心孔使布线和气管安装更加灵活
- ✓ 内置超紧凑、高效 (>97%) 驱动电路
- ✓ 支持 EtherCAT®/CAN 通信
- ✓ 采用Harmonic Drive Systems Inc.生产的精密减速机

Why DELTA × NSK ?

电与力的相遇，技术不再是界限，而是通往新动作的桥梁。

让人形机器人，自然如人，温柔如心

参考展出
共同开发



Model & Reference Specifications		Small	Medium	Large
				
Supply voltage	V	DC48		
Repetitive peak torque	N·m	(30)	110	(210)
Weight	kg	T.B.D.	0.9	T.B.D.
Maximum O.D.	mm	(60)	80	(100)
Length	mm	T.B.D.	79	T.B.D.
Hollow hole I.D.	mm	T.B.D.	18	T.B.D.
Max speed	s ⁻¹	T.B.D.	0.5	T.B.D.
Driver	-	✓	✓	✓
Communication interface	-	EtherCAT / CAN		

Change & Go Beyond