

混合型XY运动台

NSK

静压空气导轨与滚动导轨的混合!
性能 · 成本最优化的高精度XY运动台



特 长



超高精度

100nm以下 气浮导轨的高“直线度”和“再现性”

低成本

部分采用高精度直线导轨

▶ 通过一台设备实现不同需求等级的精度

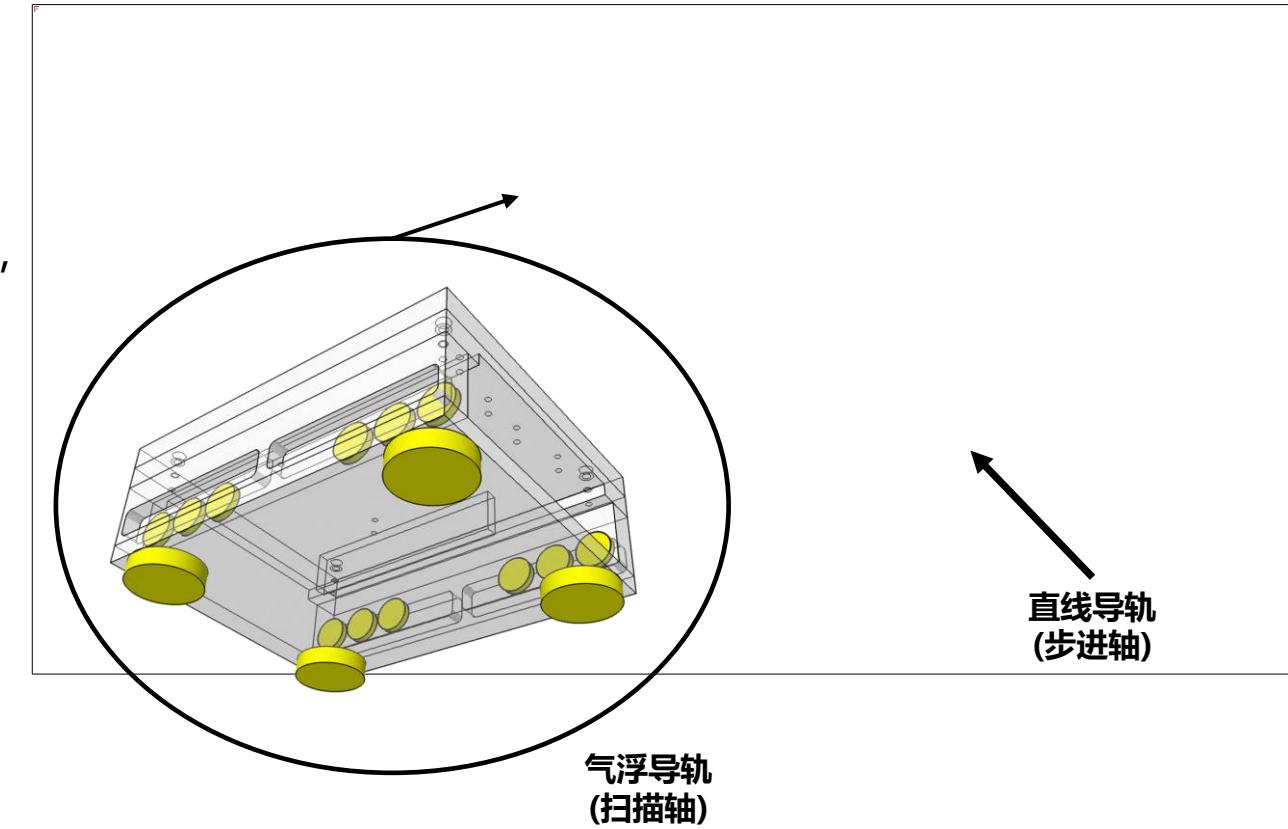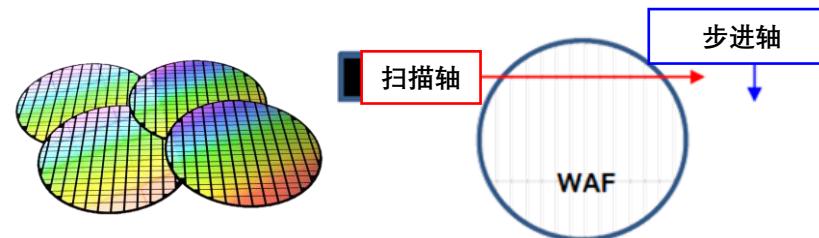

MORE THAN PRECISION

Copyright NSK Ltd. All Rights Reserved.